


Connector VABD-B14-P1-G18

部品番号: 8099850

FESTO

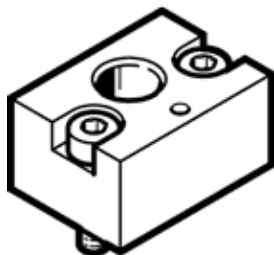

データシート

特長	値
取付方向	任意
使用圧力	1.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	26 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/8
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	鍛造アルミ合金