


# 継手

## NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

部品番号: 8104287

FESTO

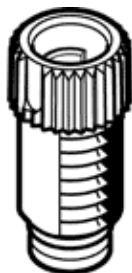

### データシート

特長	値
容器サイズ	10
構造	Tubing mounted via clamped connection
デザイン	ストレート形
サイズ	Diameter 8 mm
液体を接続	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing outside diameter 3.2 mm (1/8")
流体	流体媒体 ガス状媒体
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0.075 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10.875 ... 87 psi
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
シール	メタルシール
取付方向	任意
締め付けトルク	15 Ncm
締め付けトルク公差	± 15 %
質量	0.44 g
流体接触部の材質	PP
Material of threaded plug	強化PA
材質	RoHS対応
食品安全	補足の材質情報を参照
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
アプリケーションノート	See application note (available on the Support Portal at festo.com)