


pancake cylinder  
 DPCA-...-...-3/4"- -  
 部品番号: 8104872

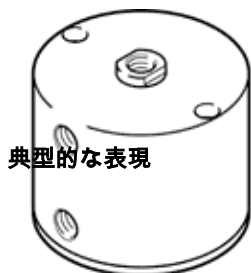

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	0.0625 ... 4 "
ピストン径	3/4"
ピストンロッドネジ	10-32 UNF-2B 10-32 UNF-2A
クッション	クッションなし P : 固定クッション Elastic cushioning rings/plates, at front Elastic cushioning rings/plates, at rear
取付方向	任意
運転モード	複動式 単動 スプリングブッシュタイプ 引側
ロッドエンド	雄ネジ 雌ネジ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	耐薬品性改善 貫通ピストンロッド Through, hollow piston rod Additional PTFE piston guide
回転防止仕様 / ガイド	Piston guide pin
使用圧力	15 ... 150 Psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-25 ... 250 °F
質量	0.14 ... 0.81 Pound
取付方法	with swivelling rod eye on end cap rotated 90° with swivelling rod eye on end cap with swivel clevis on end cap rotated 90° with swivel clevis on end cap 取付穴 アクセサリ オプション
接続ポート径	雌ネジM5 Female thread 10-32 UNF-2B
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material of dynamic seals	FPM NBR
Material piston rod	ステンレス
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金