


ソケット

NECV-C1W3L-P-P13

部品番号: 8105012

FESTO

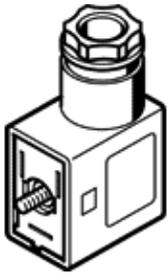

データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 175301-803
補助機能	保護回路
接続頻度	50
ケーブル取出し	エルボ
ケーブル取出しについて	180°回転可能
質量	11.6 g
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, 接続方式	Plug pattern type C to EN 175301-803
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
使用電圧範囲 (DC)	20.4 ... 27.6 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	20.4 ... 27.6 V
作動電圧 AC	24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
サージの強さ	0.8 kV
アース接続	可能
ケーブルコネクタ	M12x1,25
ケーブル径	4 ... 6 mm
導管定格断面	<= 0.5 mm ²
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
汚染度	3
Material housing	PC
ハウジングカラー	透明
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass