


ショックアブソーバ DYSS-G8-4-4-Y1F-G2

部品番号: 8111384

FESTO

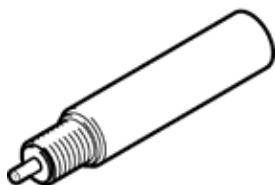

データシート

特長	値
サイズ	4
ストローク	4 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	1 m/s
リセット時間 短	0.2 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	4 mm
最大抑止力	100 N
最大締付トルク	1 Nm
ストロークあたりの最大消費エネルギー	0.8 J
時間あたりの最大消費エネルギー	5,500 J
残存エネルギー	0.006 J
リセット力	0.7 N
質量	10.2 g
取付方法	ねじスレーブ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス