


# ワンタッチティーコネクタ

## NPQE-LT-R18-Q8-P10

部品番号: 8113094

FESTO

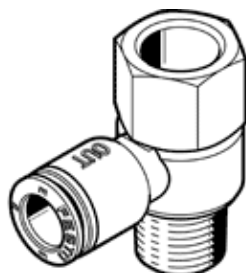

### データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
クリーンルームクラス	ISO class 4
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	20.21 g
取付方法	External hex A/F 14
エア接続ポート 1	R1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel