


# ソレノイドコイル

## VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME

部品番号: 8118254

FESTO

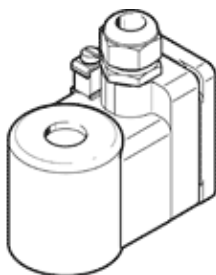

### データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	230V AC:50/60Hz, 消費電力3.5VA 230 V DC: 3.5 W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
EU外での防爆認証	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
認証発行部	GYJ17.1237X
ガス防爆	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
粉塵防爆	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
防爆発火等級	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP66
質量	580 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応