 



パイロットバルブ MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

部品番号: 8118344

FESTO

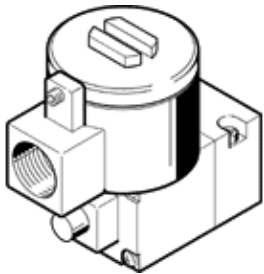

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
Operating pressure	-13.05 ... 116 psi
構造	O n-Offバルブ
リターン方式	メカスプリング
認証発行部	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
ガス防爆	Ex db IIC T6...T3 Gb
粉塵防爆	Ex tb IIIC T85°C Db
防爆発火等級	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
保護仕様	IP66
手動操作	ロック式
流れ方向	逆流れ不可
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 9.5 VA, holding power: 6 VA
周波数許容公差	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-20 ... 80 °C
取付方法	CNOMO
材質	RoHS対応