


パイロットバルブ

VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

部品番号: 8119587

FESTO

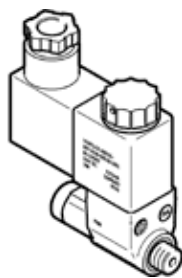

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	22 mm
標準流量	50 l/min
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
構造	直動ボベットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	1.3 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式
制御方法	直動
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
切換時間 off	46 ms
切換時間 on	31 ms
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 3 W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-10 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	160 g
配線方式	3ピン Plug pattern type B to EN 175301-803 プラグ EN 175301-803
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	M5
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	PA