


ハンドリングモジュール

DHMZ-DGST-12- -

部品番号: 8122327

FESTO

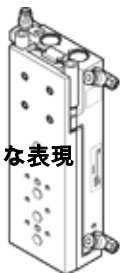

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	30 ... 100 mm
ピストン径	12 mm
取付方向	垂直
運転モード	複動式
構造	空気圧リニアモジュール
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
最高速度	0.5 m/s
繰返し精度	±0,02 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
保護仕様	IP40
周囲温度	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	102 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	136 N
材質	RoHS対応