 



ソレノイドバルブ

VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FB

部品番号: 8122776

FESTO

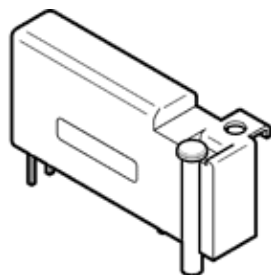

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	5.9 mm
標準流量	5.5 l/min
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
使用圧力	-1 ... 7 bar
Operating pressure	-14.5 ... 100 psi
使用圧力に注意	Operating pressure at port 3: n.-1-0bar
構造	Connection direction underneath ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP40
オリフィス径	0.36 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	電気
流れ方向	逆流れ可能
Cv value	0.006 Gal/min US
スイッチング周波数	10 Hz
切換時間 off	<= 6 ms
Note on switching time off	At $-1 < p < 6$ bar
切換時間 on	<= 13 ms
Note on switching time on	<= 6 ms at $0 < p < 6$ bar, <= 13 ms at $-1 < p < 0$ bar
定格	100% within 500 h
消費電力	<= 0.5 W
作動電圧 DC	12 V
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	5 ... 50 °C
相対湿度	70 %
Information on relative air humidity	At ambient temperature
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	4.5 g
配線方式	2ピン
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 3	サブベース
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material spring	ステンレス