


マニホールドブロック-SET VABS-C12-6-S-B4

部品番号: 8122791

FESTO

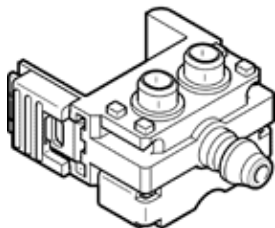

データシート

特長	値
幅	6 mm
取付方向	任意
構造	Connection direction on the side
バルブ位置	1
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
使用圧力	-1 ... 7 bar
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
作動/パイロット流体に注意	最大粉塵サイズ : 5µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	1.1 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 2	For tubing internal diameter 2.5 mm
材質	RoHS対応
Material manifold	PBT