


# マニホールド

## VABM-C12-6M-M5-M3-10

部品番号: 8122794

FESTO

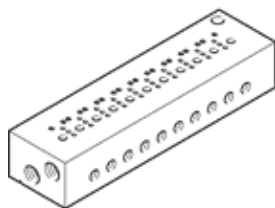

## データシート

特長	値
幅	20 mm
取付方向	任意
構造	Connection direction underneath
バルブ位置	10
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
使用圧力	-1 ... 7 bar
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
作動/パイロット流体に注意	最大粉塵サイズ : 5µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	49.5 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M3
エア接続ポート 3	M5
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金