


接続ケーブル NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

部品番号: 8122832

FESTO

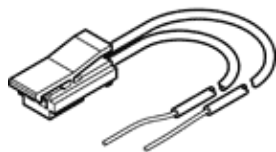

データシート

特長	値
最大バルブコイル数	1
ケーブル識別	ラベルホルダなし
取付方向	任意
質量	2 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側 Switching output
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	Cable with socket
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Plug pattern HP
電気接続ポート1, 芯/線数	2
電気接続ポート1, 占有芯/線数	2
電気接続ポート1, 取付方法	Push-pull with interlock against unintentional pulling
電気接続ポート2, 機能	供給電圧 コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	2線
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	2
電気接続ポート2, 占有芯/線数	2
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 24 V
Shielding	なし
アクチュエータに関する注意	Operate only with external power reduction
ケーブル長さ	0.3 m
配線特長	静止アプリケーション
曲げ半径, ケーブル設置固定	≥ 11 mm
ケーブル径	0.96 mm
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material housing	PEEK
ハウジングカラー	グレー
Material insulation	PVC