 



バルブ

VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

部品番号: 8122932

FESTO

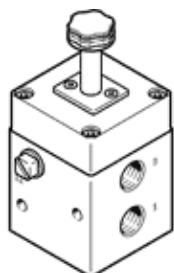

データシート

特長	値
標準流量	60 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
保護仕様	IP65
認証発行部	TÜV 968/V 1251.00/21
セーフティ機能	Safe venting
セーフティインテグリティレベル (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) SIL3 Low Demand modeまで
使用圧力に注意	0 - 0.8 MPa with external pilot air
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応