 



# バルブ

## VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

部品番号: 8122933

FESTO

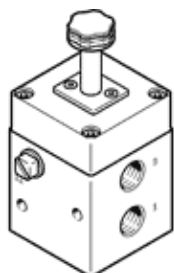

### データシート

特長	値
標準流量	703 l/min
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
保護仕様	IP65
認証発行部	TÜV 968/V 1251.00/21
セーフティ機能	Safe venting
セーフティインテグリティレベル ( SIL )	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) SIL3 Low Demand modeまで
使用圧力に注意	0 - 0.8 MPa with external pilot air
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応