


アダプタキット DADG-AK-F9-1

部品番号: 8125947

FESTO

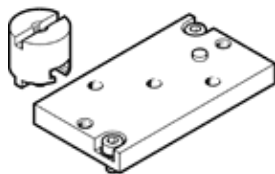

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------|---|
| サイズ | 1 |
| 規格 | VDI/VDE 3847-2 |
| 取付方向 | 任意 |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| 使用圧力 | 2 ... 8 bar |
| Operating pressure | 29 ... 116 psi |
| Nominal operating pressure | 0.6 MPa |
| 使用圧力 | 6 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | 87 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 周囲温度/流体温度以下での露点10°C 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 質量 | 187 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material adapter | ステンレス |
| Material adapter plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material seals | NBR |
| Material screws | ステンレス |