


# パラレルモジュール EAMM-U-87-T46-60RA-147

部品番号: 8126163

FESTO

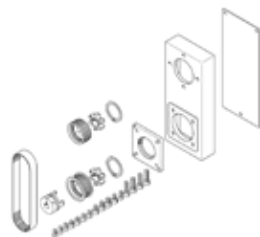

## データシート

特長	値
サイズ	87
中間距離	147 mm
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	41.2 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.22 Nm
変換トルク	3 Nm
質量	1,015 g
インタフェースコード, アクチュエータ	T46
インタフェースコード, モータ	60RA
材質	RoHS対応