


# 接続ケーブル

## NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

部品番号: 8126916

FESTO

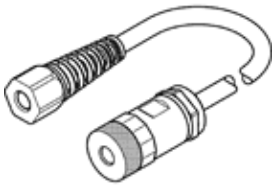

## データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	680 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	Plug and socket strip
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	RJ45 and socket strip 12 pins, 2 rows
電気接続ポート1, 芯/線数	20
電気接続ポート1, 占有芯/線数	14
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	丸形
電気接続ポート2, 接続タイプ	Hybrid plugs
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 芯/線数	17
電気接続ポート2, 占有芯/線数	14
電気接続ポート2, 取付方法	Threaded
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 24 V
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	11.7 A
サージの強さ	6 kV
Shielding	なし
ケーブル長さ	5 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 130 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 130 mm
ケーブル径	8 mm
ケーブル径精度	± 1 mm
ケーブルの構造	4x(1x0,128)+10x0,128
導管定格断面	0.128 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	0 ... 40 °C
ケーブル可動時の周囲温度	0 ... 40 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	赤
Material insulation	PP