


サービスユニット MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-A8-WPE-B

部品番号: 8130948

★ Core product range

FESTO

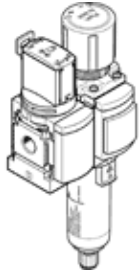

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| サイズ | 4 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 垂直±5° |
| 圧力計 | G1/8追加 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,400 l/min |
| 標準流量 | 1,700 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -5 ... 50 °C |
| 流体温度 | 5 ... 50 °C |
| 周囲温度 | 5 ... 50 °C |
| 質量 | 470 g |
| 取付方法 | ライン設備 取付ブラケット付 アクセサリ オプション |
| 材質 | RoHS対応 |