


接続プレート VABS-K2-12S-20-M6-P

部品番号: 8140319

FESTO

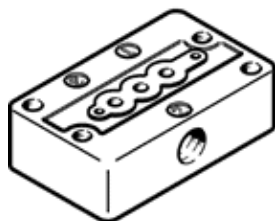

データシート

特長	値
サイズ	12
オリフィス径	2 mm
液体を接続	雌ネジM6
取付方向	任意
構造	Connection direction on the side
バルブ位置	1
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	流体媒体 ガス状媒体
作動/パイロット流体に注意	Observe resistance of materials that come into contact with media
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
バルブ取付時の最高締付トルク	0.33 Nm
質量	8 g
サブベースの取付方法	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	PEEK