


マニホールド VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

部品番号: 8141067

New

FESTO

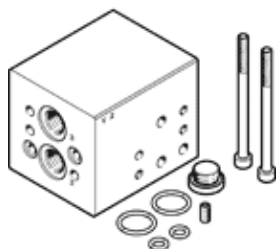

データシート

特長	値
取付方向	任意
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65 組付状態による
質量	750 g
取付方法	取付穴
パイロット接続ポート12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
エア接続ポート 3	G1/4
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミ材
Material seals	NBR