


# アダププレート

## VABA-C13-100-1-F90-G12

部品番号: 8141664

FESTO

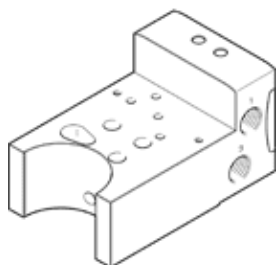

### データシート

特長	値
サイズ	240 300 480 700 900
取付方向	任意
構造	Adapter for rotary actuator
規格準拠のバルブ接続ポート	VDI/VDE 3847-2
Operating pressure MPa	0 ... 0.9 MPa
使用圧力	0 ... 9 bar
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7-] 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-40 ... 80 °C
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	2,225 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	Sub-base design, airing
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
材質	RoHS対応
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	ステンレス