


ギヤボックス EMGA-40-P-G8-EAS-40

部品番号: 8141729

FESTO

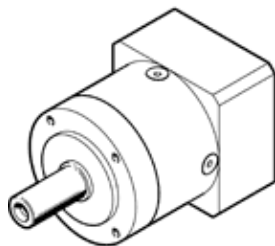

データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	40 mm
モータフランジサイズ	40 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	8:1
最大入力速度	18,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	6 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.015 kgcm ²
最大出カトルク	10 Nm
最大効率	96 %
回転抵抗度	0.85 Nm/arcmin
質量	350 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	40G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	40P
材質	RoHS対応