


# ギヤボックス EMGA-40-A-G12-40P

部品番号: 8141733

FESTO

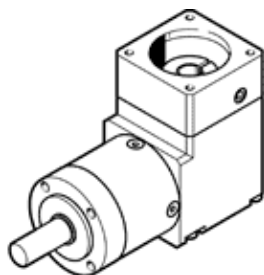

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	40 mm
モータフランジサイズ	40 mm
ねじれバックラッシュ	0.41 deg
ギアユニットタイプ	直角駆動減速機
減速比	12:1
最大入力速度	18,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	20 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.048 kgcm <sup>2</sup>
最大出カトルク	32 Nm
最大効率	94 %
回転抵抗度	0.8 Nm/arcmin
質量	600 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	40G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	40P
材質	RoHS対応