


減速機 EMGA-60-P-G8-EAS-60

製品番号: 8141735

FESTO

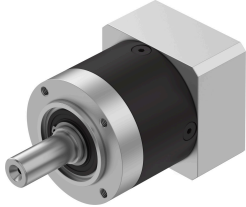

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	60 mm
モータのフランジサイズ	60 mm
ねじれバックラッシュ	0.17 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	8:1
最高速度	13000 1/min
作動温度 減速機	-25 -C...90 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	18 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.088 000018
最高出力トルク	29 Nm
最大効率	97 %
ねじり剛性	2.4 Nm/arcmin
製品質量	900 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	60H
インタフェース 減速機 駆動部	60P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠