


# ギヤボックス EMGA-60-A-G8-60P

部品番号: 8141738

FESTO

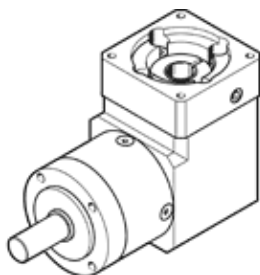

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	60 mm
モータフランジサイズ	60 mm
ねじれバックラッシュ	0.27 deg
ギアユニットタイプ	直角駆動減速機
減速比	8:1
最大入力速度	13,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	18 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.243 kgcm <sup>2</sup>
最大出カトルク	29 Nm
最大効率	93 %
回転抵抗度	1.6 Nm/arcmin
質量	1,700 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	60G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	60P
材質	RoHS対応