


減速機 EMGA-80-P-G20-EAS-80

製品番号: 8141743

FESTO

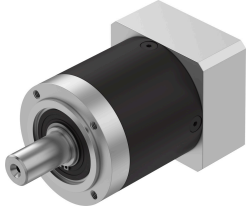

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	80 mm
ねじれバックラッシュ	0.15 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	20:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 -C...90 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出カトルク	120 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.406 000018
最高出カトルク	240 Nm
最大効率	96 %
ねじり剛性	10.4 Nm/arcmin
製品質量	2500 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	80P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠