


# 減速機 EMGA-80-A-G20-80P

製品番号: 8141746

FESTO

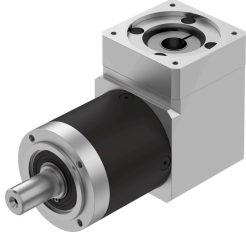

## データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	80 mm
モータのフランジサイズ	80 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
減速機のタイプ	直角ギアユニット
ギア比	20:1
最高速度	7000 1/min
作動温度 減速機	-25 -C...90 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出カトルク	120 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.013 000018
最高出カトルク	192 Nm
最大効率	93 %
ねじり剛性	5.1 Nm/arcmin
製品質量	5000 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	80G
インタフェース 減速機 駆動部	80P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠