


# ギヤボックス EMGA-80-A-G20-100A

部品番号: 8141749

FESTO

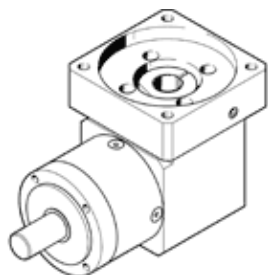

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	80 mm
モータフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
ギアユニットタイプ	直角駆動減速機
減速比	20:1
最大入力速度	7,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	120 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	1.013 kgcm <sup>2</sup>
最大出カトルク	240 Nm
最大効率	93 %
回転抵抗度	5.1 Nm/arcmin
質量	5,100 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	80G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	100A
材質	RoHS対応