


# ギヤボックス EMGA-120-P-G8-SAS-140

部品番号: 8141759

FESTO

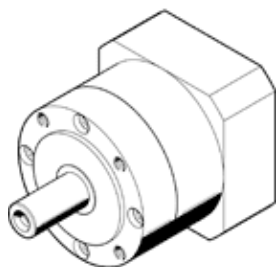

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	120 mm
モータフランジサイズ	140 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	8:1
最大入力速度	6,500 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	120 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	1.431 kgcm <sup>2</sup>
最大出カトルク	380 Nm
最大効率	97 %
回転抵抗度	18 Nm/arcmin
質量	7,000 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	120G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	140A
材質	RoHS対応