


ギヤボックス EMGA-40-P-G12-SST-42

部品番号: 8141763

FESTO

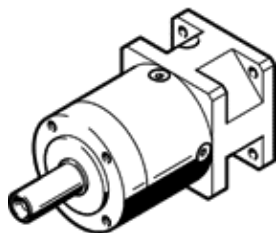

データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	40 mm
モータフランジサイズ	42 mm
ねじれバックラッシュ	0.31 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	12:1
最大入力速度	18,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	20 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.026 kgcm2
最大出カトルク	32 Nm
最大効率	96 %
回転抵抗度	1 Nm/arcmin
質量	450 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	40G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	42A
材質	RoHS対応