


ダブルニップル NPFC-DS-G14-G38-M

製品番号: 8142586

FESTO

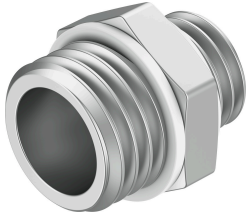

データシート

特徴	値
材質: ねじ継手	真鍮, ニッケルめっき
発注単位	10
作動電圧	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締め付けトルク 空気圧接続部1	38.5 Nm
定格締め付けトルク 空気圧接続部2	9.05 Nm
定格締め付けトルクに対する許容	±20%
製品質量	23.13 g
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	PVC