


電源ユニット

CACN-11A-7-20-G2

部品番号: 8149585

FESTO

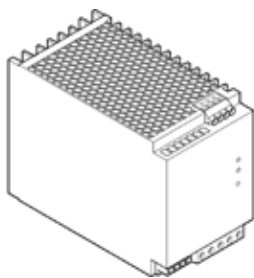

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|---------------------------------|
| 幅 | 96 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 長さ | 179 mm |
| 取付方向 | 自然対流 |
| 一次供給 | 3相 |
| 入力電流 | 1,7 - 2,1 A |
| 出力電圧 DC | 48 V |
| 標準出力電流 | 20 A |
| 入力電圧 AC | 400 ... 500 V |
| 電源短絡時のバックアップ | 25 ms |
| 電源周波数 | 45 ... 65 Hz |
| 認証 | c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C |
| 相対湿度 | 95 % |
| 保護仕様 | IP20 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| 質量 | 2,500 g |
| 取付方法 | トップハットレール |
| 材質 | RoHS対応 |