


# ケーブルコネクタ NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

部品番号: 8151587

FESTO

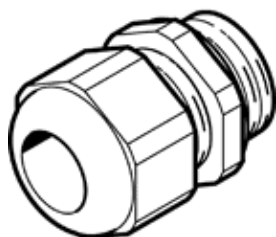

## データシート

特長	値
周囲温度	-40 ... 75 °C
保護仕様	IP66 IP68
保護等級について	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex eb IIC Gb
粉塵防爆	Ex tb IIIC Db
防爆発火等級	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
EU外での防爆認証	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
サイズ	M20x1,5
ケーブル径	4 ... 13 mm
色	青/黒
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
質量	13 g
容器サイズ	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応