


ケーブルコネクタ NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

部品番号: 8151588

FESTO

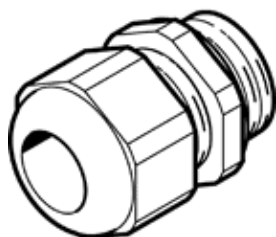

データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| 周囲温度 | -40 ... 75 °C |
| 保護仕様 | IP66 IP68 |
| 保護等級について | IP68 at 5 bar for 30 minutes |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| ガス防爆 | Ex eb IIC Gb |
| 粉塵防爆 | Ex tb IIIC Db |
| 防爆発火等級 | -40°C ≤ Ta ≤ +75°C |
| EU外での防爆認証 | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| サイズ | M20x1,5 |
| ケーブル径 | 4 ... 13 mm |
| 色 | 黒 |
| Information on materials, cable connector | PA |
| Material seals | EPDM |
| 質量 | 13 g |
| 容器サイズ | 1 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 材質 | RoHS対応 |