


# コネクタキット DADG-AK-G8-20-10/30

部品番号: 8152389

FESTO

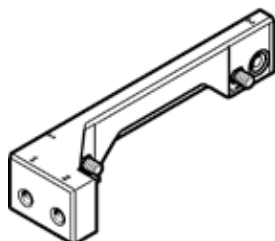

## データシート

特長	値
サイズ	20
ストローク	10 ... 30 mm
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付トルク	3 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
最大締め付けトルク エア接続ポート1	3 Nm
質量	36.3 g
接続ポート径	G1/8
Material adapter	エポキシ樹脂
Material seals	FPM
Material screws	めっき鋼