


# エアインタフェース VABA-S6-1-X2-3V-CB-AL

部品番号: 8152438

FESTO

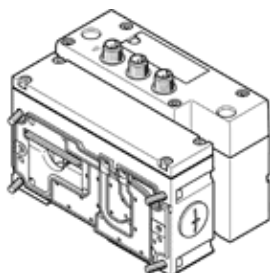

## データシート

特長	値
バルブターミナルインタフェース	タイプ44, VTSAシリーズ
診断	Wire break per valve coil Short circuit of valves バルブの電圧不足
バルブ位置	12 with bistable valves シングルバルブで24連
LED	1 group diagnostics 3 load supply Channel status on valves
パラメータ設定	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
保護 (短絡)	バルブOutput毎にヒューズ保護を内蔵
使用電圧範囲 (DC)	21.6 ... 26.4 V
使用電圧時の実消費電流	Typically 11 mA (operating voltage supply for electronics) Typically 45 mA (load voltage supply for valves)
チャンネルあたりの最大電源電圧	0,2 A
モジュールあたりの最大残存電流	6 A
作動電圧 DC	24 V
絶縁: チャンネル-内部バス	あり
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	1,388 g
配線	フィールドバス
配線方式	3x M12x1, A-coded 5ピン プラグ CPX経由
材質	RoHS対応
Material cover	PA
Material housing	アルミダイカスト