


# モータ折り返しキット EAMM-U-145-D80-150A-188

製品番号: 8157285

FESTO

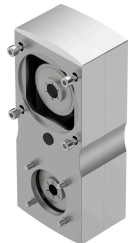

## データシート

特徴	値
サイズ	145
取付位置	任意
ギア比	1:1
最高回転数	4000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	2259 kgmm <sup>2</sup>
アイドルリング駆動トルク	2 Nm
伝達トルク	50 Nm
製品質量	11500 g
インタフェースコード アクチュエータ	D80B
インタフェースコード モータイン	140A 150A
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠