


# 接続プレート VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

部品番号: 8157742

FESTO

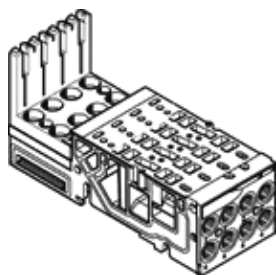

## データシート

特長	値
幅	65.5 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	14 mm
バルブ位置	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	320 g
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト