


# ショックアブソーバホルダ DADP-ES-G8-20

部品番号: 8159236

FESTO

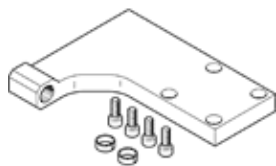

## データシート

特長	値
サイズ	20
取付方向	任意
構造	ストップパレバー
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大抑止力	1,100 N
最大締付トルク	5.2 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
質量	305 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
材質	RoHS対応
Material lever	鍛造アルミ合金
Material screws	亜鉛めっき鋼