


ショックアブソーバホルダ DADP-ES-G8-25

部品番号: 8159237

FESTO

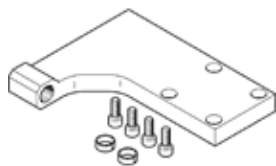

データシート

特長	値
サイズ	25
取付方向	任意
構造	ストップレバー
最高衝突速度	0.8 m/s
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大抑止力	1,100 N
最大締付トルク	8.4 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
質量	503 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
材質	RoHS対応
Material lever	鍛造アルミ合金
Material screws	亜鉛めっき鋼