 



ショックアブソーバ

DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10

部品番号: 8161526

FESTO

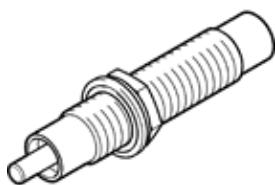

データシート

特長	値
サイズ	12
ストローク	12 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	1 m/s
リセット時間 短	0.2 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	12 mm
最大抑止力	1,000 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	12 J
時間あたりの最大消費エネルギー	36,000 J
残存エネルギー	0.05 J
リセット力	28 N
質量	95 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	ステンレス
Material nut	亜鉛メッキ鋼