


ショックアブソーバ DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

製品番号: 8161533

FESTO

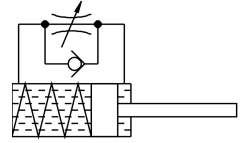

データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|----------------|
| サイズ | 25 |
| ストローク | 24 mm |
| クッション | 自動調整型 |
| 取付位置 | 任意 |
| 位置検出 | なし |
| 許容衝突速度 | 1 m/s |
| 室温時のリセット時間 | 0.3 s |
| 機能 | 単動式 プッシング |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | 0 °C...60 °C |
| クッション長さ | 24 mm |
| 最大停止力 | 4000 N |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 140 J |
| 時間あたりの最大エネルギー消費 | 150000 J |
| 最大残存エネルギー | 0.8 J |
| 復元力 | 120 N |
| 最小挿入力 | 430 N |
| 製品質量 | 635 g |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | 亜鉛めっき鋼 |
| 材質ピストンロッド | 高合金鋼 |
| 材質: ナット | 鋼, 亜鉛めっき |