


ショックアブソーバ DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

部品番号: 8161535

FESTO

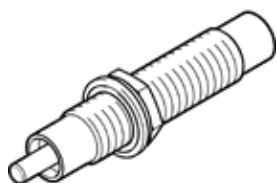

データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	25 mm
クッション	自己調整
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	1 m/s
リセット時間 短	0.3 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	25 mm
最大抑止力	6,000 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	220 J
時間あたりの最大消費エネルギー	180,000 J
残存エネルギー	2 J
リセット力	150 N
質量	1,050 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	ステンレス
Material nut	亜鉛メッキ鋼