


Cartridge NPQX-D-PC10-Q4-P10

部品番号: 8174164

New

FESTO

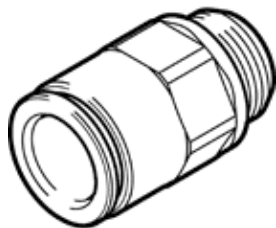

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2.6 mm
チューブ差込深さ	15 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	Oリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	0.9 g
取付方法	固定クランプ
エア接続ポート 1	カートリッジ 10 mm
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material release ring	POM
Material o-ring	HNBR
Material of tubing seal	HNBR
Material of tube retaining claw	ステンレス