


# サービスユニット

## MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B

部品番号: 8176527

New

FESTO

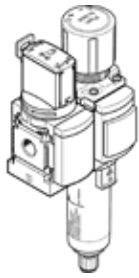

### データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
圧力計	圧力計付
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
使用圧力	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,600 l/min
標準流量	4,750 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	Compatibility with ester oil not guaranteed
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
保管温度	-5 ... 50 °C
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	1,250 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット付 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応