


チェックバルブ VBNF-CBA-Q4-Q4

製品番号: 8193271

FESTO

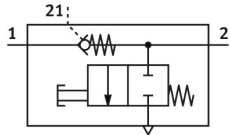

データシート

特徴	値
バルブ機能	一方向絞り機能
エア接続ポート 1	QS-4
空気圧接続 2	QS-4
パイロットエア接続 21	QS-4
操作方法	手動
標準公称流量(DIN 1343)	120 L/min
使用圧力	1 MPa
作動圧力	10 bar
制御圧力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
周囲温度	-10 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT
ハウジングのカラー	グレー
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
取付位置	任意
操作方法 制御ノンリターン機能	空気圧式
手動排気機能	ノンロック
全温度範囲の使用圧力	0.2 bar...10 bar
標準流量 1->2(6-0)	210 L/min
標準流量 1->2(6-5)	130 L/min
切換時間 オフ	9 ms
切換時間 オン	6 ms
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
製品質量	23.8 g

特徴	値
材質: カバー	ES-BE PBT
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
リリースリング材質	POM