


真空パッド OGVN-52-A-U

製品番号: 8204835

FESTO

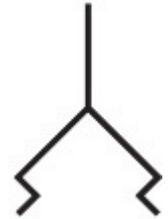

データシート

特徴	値
コネクタ付サクシオンカップ	11.2 mm
サクシオンカップ径	52 mm
サクシオンカップ容量	13.3 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシオンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	10 °C...45 °C
製品質量	15 g
取付方法	真空ポート経由
色	青/水色
ショア硬さ	A 30 +/-5 A 70 +/-5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシオンカップ材質	PUR