


真空パッド  
OGVM-20X60-GV-N-G38F  
製品番号: 8210276

FESTO

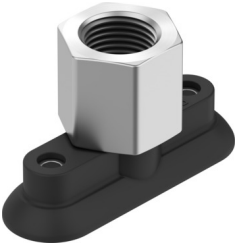

データシート

| 特徴               | 値                                      |
|------------------|----------------------------------------|
| コネクタ付サクシジョンカップ   | 5 mm                                   |
| 最小ワーク半径          | 12.5 mm                                |
| 呼び径              | 6 mm                                   |
| サクシジョンカップサイズ     | 20x60mm                                |
| サクシジョンカップ容量      | 5 cm <sup>3</sup>                      |
| 接続位置             | 上                                      |
| 取付位置             | 任意                                     |
| サクシジョンカップ形状      | 楕円形, ベル型                               |
| 使用圧力             | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力             | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力           | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi        |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気         |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                             |
| LABS 認証          | VDMA24364-A1/A2-L                      |
| 周囲温度             | -20 °C...80 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力    | 81 N                                   |
| 定格作動圧力における垂直せん断力 | 103 N                                  |
| 製品質量             | 21 g                                   |
| 取付方法             | 真空ポート経由                                |
| 真空接続             | 雌ねじ G3/8                               |
| 色                | 黒                                      |
| ショア硬さ            | 60 ±5                                  |
| ねじ付トラニオン材質       | 鍛造アルミ合金                                |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                 |
| サクシジョンカップ材質      | NBR                                    |